

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder PushPull
Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106 |
| Best.-Nr. | 1045780000 |
| Art | IE-OP-V04P-1S |
| GTIN (EAN) | 4032248779963 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 106.9 mm | Tiefe (inch) | 4.2087 inch |
| Höhe | 61.6 mm | Höhe (inch) | 2.4252 inch |
| Breite | 41.8 mm | Breite (inch) | 1.6457 inch |
| Nettogewicht | 6.5 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|------|-------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | PA | Montageart | Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | 750 |

Allgemeine Standards

| | |
|---------------------|------------------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-106 Var. 4 |
|---------------------|------------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-OP-V04P-1S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RJ45

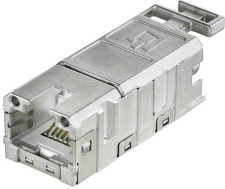

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | IE-BI-RJ45-FJ-B | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963840000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-BI-RJ45-FJ-P | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963830000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | IE-BI-RJ45-FJ-A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1962850000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| VPE | 10 ST | |

Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | IE-PS-V04P-RJ45-FH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963160000 | Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248651665 | 11801 2010) |
| VPE | 10 ST | |