

**LS 2.8 WDU2.5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	W-Reihe, Schirmschiene
Best.-Nr.	<a href="#">1056400000</a>
Art	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
VPE	100 ST

**LS 2.8 WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	4.3 mm	Tiefe (inch)	0.1693 inch
Höhe	75.2 mm	Höhe (inch)	2.9606 inch
Breite	1.15 mm	Breite (inch)	0.0453 inch
Nettogewicht	1.6 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

**Klassifikationen**


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

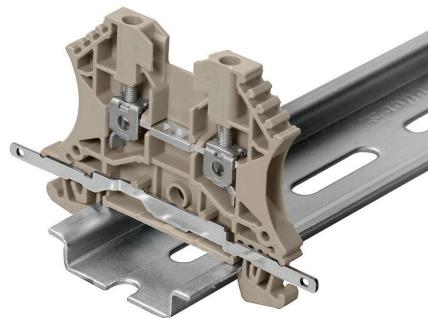

**LS 2.8 WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Flachsteckhülsen**

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LIF 1,5F288 R	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9200520000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1491740000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,blau
GTIN (EAN)	4050118301472	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1491650000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1491630000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,gelb
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 ST	

**Flachsteckhülsen, vollisoliert**

Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1491870000</a>	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,rot
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 ST	