

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Schirmschiene
Best.-Nr.	1056400000
Art	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008 190036454
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4.3 mm	Tiefe (inch)	0.1693 inch
Höhe	75.2 mm	Höhe (inch)	2.9606 inch
Breite	1.15 mm	Breite (inch)	0.0453 inch
Nettogewicht	1.6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------


weitere technische Daten

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Zeichnungen

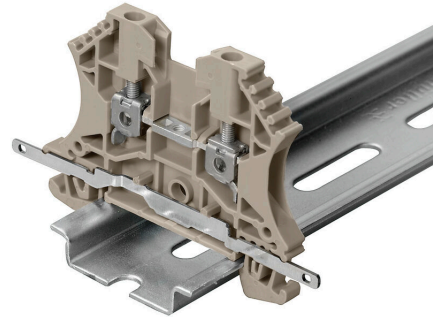

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4032248410361	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/1,5-2,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491740000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blau
GTIN (EAN)	4050118301472	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491650000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301519	
VPE	100 ST	
Art	VFSKHI/0,1-0,5/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491630000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ² ,gelb
GTIN (EAN)	4050118301489	
VPE	100 ST	

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Art	VFSKHV/0,5-1,0/288	Ausführung
Best.-Nr.	1491870000	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rot
GTIN (EAN)	4050118301908	
VPE	100 ST	