

**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder Bajonett  
Var.1 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	<a href="#">1061830000</a>
Art	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
VPE	10 ST

**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	114 mm	Tiefe (inch)	4.4882 inch
Höhe	65.2 mm	Höhe (inch)	2.5669 inch
Breite	41.8 mm	Breite (inch)	1.6457 inch
Nettogewicht	72 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Daten**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

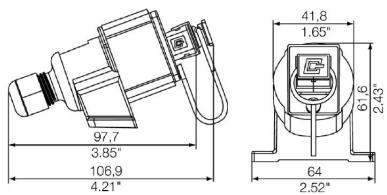
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**

**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****RJ45**

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963830000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1962850000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	

**Sets - RJ45**

Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Kunststoff inkl. RJ45  
Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1012490000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	