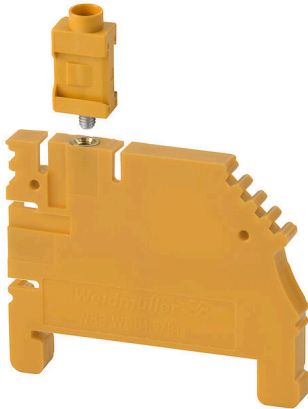


**Produktbild**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 45.4 mm, Breite: 5 mm, V-2, PA 66 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1068160000</a>   |
| Art        | WBB WDU1.5/BL...   |
| GTIN (EAN) | 4008190117191  |
| VPE        | 10 ST  |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 36.7 mm | Tiefe (inch)  | 1.4449 inch |
| Höhe         | 45.4 mm | Höhe (inch)   | 1.7874 inch |
| Breite       | 5 mm    | Breite (inch) | 0.1968 inch |
| Nettogewicht | 5.8 g   |               |             |

#### Temperaturen

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |

#### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052 |

#### Systemkennwerte

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Abschluss- und<br>Zwischenplatte |
|------------|----------------------------------|

#### Werkstoffdaten

|                                |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | orange |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |        |

#### weitere technische Daten

|         |      |
|---------|------|
| rastbar | Nein |
|---------|------|

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |