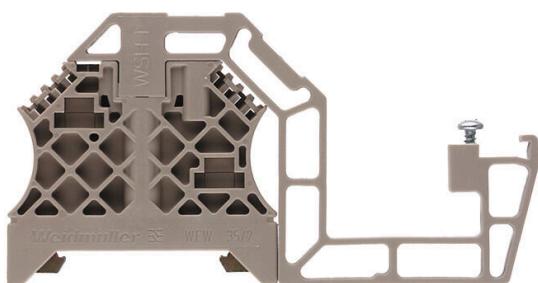


WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30 |
| Best.-Nr. | 1068700000 |
| Art | WSH 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 |
| VPE | 10 ST |

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 57 mm | Tiefe (inch) | 2.2441 inch |
| Höhe | 110 mm | Höhe (inch) | 4.3307 inch |
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0.315 inch |
| Nettogewicht | 26.18 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Betriebstemperatur | -50 °C...65 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | | | |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| Polzahl | 1 | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Tragschiene | TS 35 | | |

Maße

| | | | |
|------------------|---------|----------------|-------|
| Raster in mm (P) | 8.00 mm | Montageversatz | 66 mm |
|------------------|---------|----------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|------------|------------------|-------------|-------|
| Ausführung | für Tragschienen | Tragschiene | TS 35 |
|------------|------------------|-------------|-------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Werkstoff | PA 66 GF 30 | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Montageart | geschraubt |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Sammelschienen**

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0259800000 | Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | Messing |
| VPE | 1 M | |
| Art | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0348900000 | Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | Kupfer |
| VPE | 25 M | |
| Art | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0438000000 | Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | Stahl |
| VPE | 25 M | |