

## IE-BIC-HYB-P-0,75-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Best.-Nr.	<a href="#">1068970000</a>
Art	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
VPE	300 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.29 g
--------------	--------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegetemperatur	

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Schirmung	ungeschirmt	Kategorie	sonstige
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2	Crimp		

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	24 V
--------------	------


### Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14
----------------	---

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Maßzeichnung

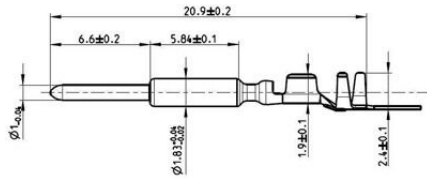

### Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 ST	