


IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

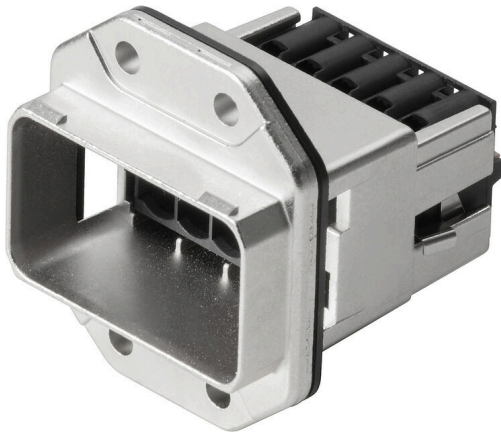

PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Powerverbinder, Flansch, PROFINET, Flanschset
Best.-Nr.	1069030000
Art	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4032248824359
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2017-12-31T00:00:00+01:00
Produktalternative	IE-BSS-VAPM-24V

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1.7716 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Länge	66 mm	Länge (inch)	2.5984 inch
Nettogewicht	61.8 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Farbe	silbergrau
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kontaktmaterial	Cu-leg
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.75 mm ²
Montageart	4 Schrauben	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	2
Anschluss 1	Zugfeder	Material Dichtung	NBR
Verriegelungsart	Push Pull		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	in accordance with PROFINET specification
---------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	24	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A
------------------	----	------------------------------	------

Normen

Steckverbinder Norm	in accordance with PROFINET specification
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

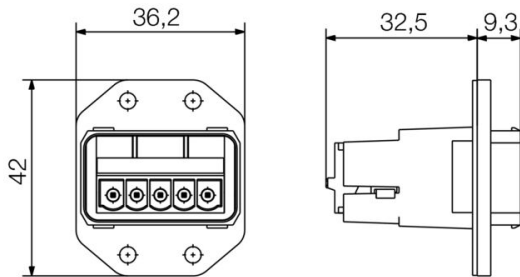

Montageausschnitt

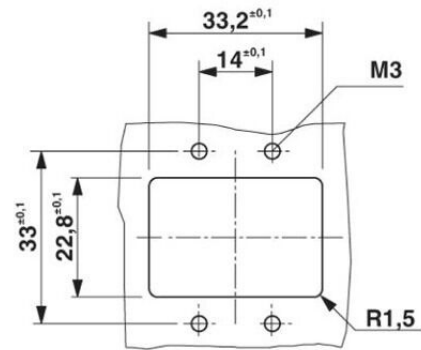

Zeichnung

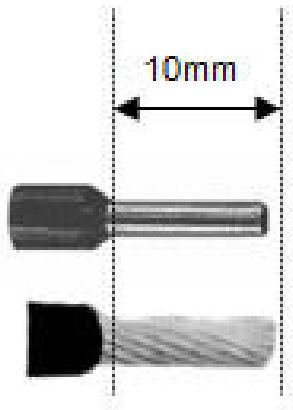

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-VAPP	Ausführung	
Best.-Nr.	1068930000	Flanschgehäuse-Schutzkappe	
GTIN (EAN)	4032248823093		
VPE	10 ST		

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

Sets



PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET
Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-VAPM-24V	Ausführung
Best.-Nr.	1068910000	Powerverbinder, Stecker, PROFINET, Steckerset
GTIN (EAN)	4032248823079	
VPE	10 ST	