

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	<a href="#">1072900000</a>
Art	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	55.47 g
--------------	---------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27
Schirmung	360°deg-Rundumgehäuse	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Montageart	2 Schrauben
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500
Anschluss 1	Hybrid (Q10)	Anschluss 2	Crimp

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

### Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Nennstrom	3 A pro Kontakt
----------------------	--------	-----------	-----------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageausschnitt



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
VPE	300 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
VPE	300 ST	

### Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 ST	

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Hybridkabel**

Meterware, Kupferkabel Hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-C5DHAG-MW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1172250000</a>	Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Meterware ab 110m
VPE	110 M	

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 ST	


## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Gegenstücke

### Sets - hybrid

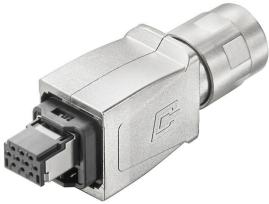

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1072910000</a>	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 ST	