

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	1072910000
Art	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
VPE	10 ST

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	61.81 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AWG 20 max. (AWG)	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AWG 27 min. (AWG)
Schirmung	360° Rundumgehäuse
Isolationsdurchmesser, max.	1.05 mm
Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 0.08 mm ² min.	Manteldurchmesser, max. 10 mm
Manteldurchmesser, min.	Schutzart IP67
Steckzyklen	Anschluss 1
Anschluss 2	Hybrid (Q10)

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Nennstrom	3 A pro Kontakt
----------------------	--------	-----------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

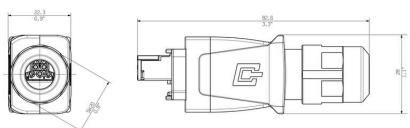

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
VPE	300 ST	
Art	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 ST	
Art	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
VPE	300 ST	

Crimping tools

Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	HTF HYB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Hybridkabel**

Meterware, Kupferkabel Hybrid,flexibel, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-C5DHAG-MW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1172250000	Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Meterware ab 110m
VPE	110 M	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten


Art	IE-PP-V14P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1058280000	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799374	
VPE	10 ST	

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PI-HYB-10P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 ST	

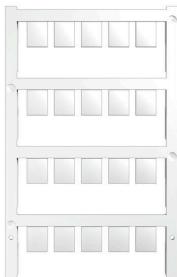Zubehör**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke**Sets - hybrid**

PushPull Steckverbinder set gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestell Daten

Art	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1072900000	Flansch Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
VPE	10 ST	