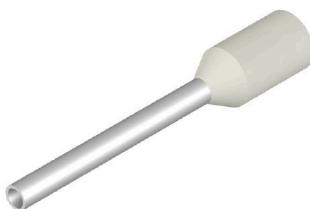


H0,5/18D W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
Best.-Nr.	1076990000
Art	H0,5/18D W
GTIN (EAN)	4032248834624
VPE	500 ST
Verpackung	lose

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E354986

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.09 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe weiß	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	18.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 003 A
Abisolierlänge	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**