

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Best.-Nr.	1096180000
Art	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
VPE	300 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.27 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur
 Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 24
Schirmung	ungeschirmt	Kategorie	sonstige
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.2 mm ²
Anschluss 2	Crimp		

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 V

Wichtiger Hinweis


Produktinweis Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Zeichnungen

Maßzeichnung

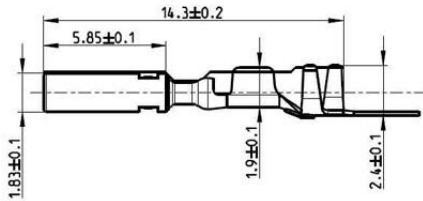

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Art	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 ST	