



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild















1



Der Schwenkdeckel des CH20M Gehäuses bietet praktische Funktionen, die Ihre Anwendung unterstützen. Er ist plombierbar, was zusätzliche Sicherheit und Schutz für Ihre Inhalte gewährleistet. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Deckel mittels Tampoprint zu bedrucken, um wichtige Informationen oder Logos klar und deutlich darzustellen.

Darüber hinaus können Markierer verwendet werden, um spezifische Hinweise oder Kennzeichnungen direkt auf dem Deckel anzubringen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparent, Schwenkdeckel, Breite: 45
	mm
BestNr.	<u>1104440000</u>
Art	CH20M45 C TP 8089
GTIN (EAN)	4032248878895
VPE	30 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch	
Höhe	86.9 mm 45 mm	Höhe (inch)	3.4213 inch 1.7716 inch	
Breite Nettogewicht	7.3 g	Breite (inch)	1.77 18 Inch	
Temperaturen	7.5 g		1	
Temperaturen				
Umgebungstemperatur	-25 °C85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40120 °C	
Feuchtigkeit	593 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung	·		
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew	%		
Werkstoffdaten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PC	
Isolierstoffgruppe	Illa	Oberfläche	unbehandelt	
Werkstoff	Kunststoff	Kriechstromfestigkeit (CTI)	175 ≤ CTI <400	
Allgemeine Daten				
Farbe	transparent	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand	
Farbtabelle (ähnlich)	-	Informationen zur Gesamtbaugruppe, siehe referenzierte Artikel	CH20M45 B BK/OR 2010	
Vergießbarkeit	Nein			
Bauteileigenschaften				
Sicherheits-Entriegelung	plombierbar	Markierer integrierbar	Ja	
Individuelle Anpassungsmö	glichkeiten			
Kundenspezifische Aussparungen möglich	Nein	Kundenspezifische Beschriftung möglich	chJa	
Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter "Downloads"	Alternative Farben	Mehr auf Anfrage	
Klassifikationen				
ETIM 7.0	FC001021	FTIM O O	F0001021	
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0 ECLASS 11.0	EC001031 27-18-27-92	ETIM 10.0 ECLASS 12.0	EC001031 27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92	
ECLASS 15.0	27-19-06-03	202100 17.0	2, 10 00 00	
	=, .0 00 00			

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:24:36 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild



Maßzeichnung

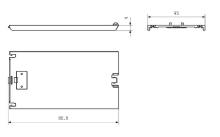



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Sonderdruck



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Ausfuehrung
BestNr.	1038860000	ESG, Gerätemarkierer x 13.5 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch,
GTIN (EAN)	4032248768110	steckbar
VPE	1 ST	

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
 Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1912130000</u>	ESG, Gerätemarkierer x 13.5 mm, PA 66, Farbe: transparent, steckbar
GTIN (EAN)	4032248541164	
VPE	5 ST	

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:24:36 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4