


WAD 8 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

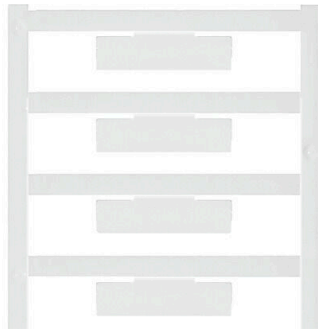

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW 35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet CONNECT Drucker. Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß |
| Best.-Nr. | 1112940000 |
| Art | WAD 8 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248891825 |
| VPE | 48 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 11.74 mm | Tiefe (inch) | 0.4622 inch |
| Höhe | 33.3 mm | Höhe (inch) | 1.311 inch |
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0.315 inch |
| Nettogewicht | 1.33 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% | |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.027 kg CO2 eq. |

Allgemeine Angaben

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 | |
| Art des Aufdrucks | Neutral | |
| Breite | 8 mm | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | |
| Farbe | weiß | |
| Halogene | Nein | |
| Werkstoff | Polyamid 66 | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MultiCard |
| kompatibler Drucker | PRINTJET CONNECT | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Cover | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | |
| Applikation / Hersteller | WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2 | |

Verbindermarkierer

| | |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 8.00 mm |
|------------------|---------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

Zeichnungen



Zeichnung

