

IE-PIC-HYB-S-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Best.-Nr.	1135150000
Art	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
VPE	300 ST

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.27 g
--------------	--------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
-----------------	--------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Schirmung	ungeschirmt	Kategorie	sonstige
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	0.2 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0.08 mm ²
Anschluss 2	Crimp		

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	24 V
--------------	------

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14
---------------	---

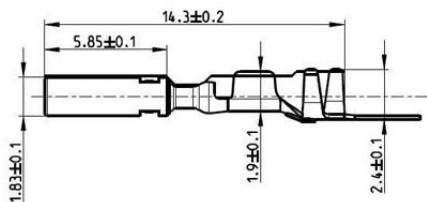
Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**

IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestell Daten

Art	HTF HYB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 ST	