


H0,34/15 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

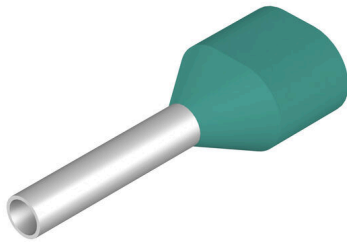

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, türkis
Best.-Nr.	1139070000
Art	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.08 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe türkis	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	2 mm	Kragenhöhe (A)	3.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	11 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.34 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

