


## H0,34/15 ZH TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

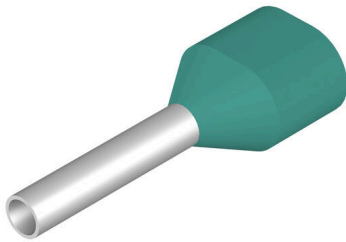

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, türkis
Best.-Nr.	<a href="#">1139070000</a>
Art	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
VPE	500 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.08 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe türkis	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	2 mm	Kragenhöhe (A)	3.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	11 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

