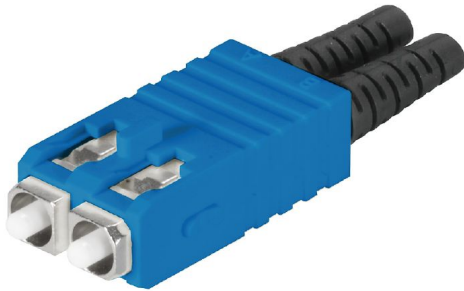


IE-PS-SCRJ1-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LWL Steckverbinder SC-RJ gemäß IEC 61754-24 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode, IP20
Best.-Nr.	1206740000
Art	IE-PS-SCRJ1-SM
GTIN (EAN)	4032248988396
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	51 mm	Tiefe (inch)	2.0079 inch
Höhe	14.7 mm	Höhe (inch)	0.5787 inch
Breite	8.95 mm	Breite (inch)	0.3524 inch
Nettogewicht	16.1 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Manteldurchmesser, max.	3 mm
Manteldurchmesser, min.	2.8 mm	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Fasertyp	GOF, Singlemode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	kleben, crimpen, polieren	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Einzeladerdurchmesser, min	0.6 mm	Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss
Rückflusssdämpfung	≥ 40 dB	Material Druckfeder	Edelstahl
Material Ferrule	Zirkonia	Material Staubschutzkappe	TPE
Einzeladerdurchmesser, max	1.4 mm	Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22


Technische Daten

ECLASS 15.0

19-17-01-22

Zeichnungen

Maßzeichnung

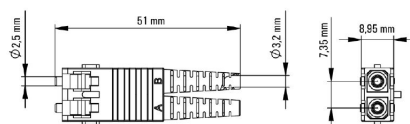

Zubehör

...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC



GOF

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67

POF

- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-CT-SC-GOF	Ausführung
Best.-Nr.	9205320000	Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4032248725458	
VPE	1 ST	

Scheren



Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCISSORS KEVLAR	Ausführung
Best.-Nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
VPE	1 ST	

Kontaktlösewerkzeuge



Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	REMOVAL TOOL HD	Ausführung
Best.-Nr.	1866730000	Werkzeuge, Kontaktlösewerkzeug
GTIN (EAN)	4032248437054	
VPE	1 ST	