

**IE-BS-V01M-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Multimode, POF
Best.-Nr.	<a href="#">1221010000</a>
Art	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
VPE	1 ST

## IE-BS-V01M-SCRJ-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1.4567 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	5.65 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

### Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500
Fasertyp	Multimode, POF	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	SCRJ
Rückflussdämpfung	≥ 30 dB		

### Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

## Zeichnungen

### Montageausschnitt

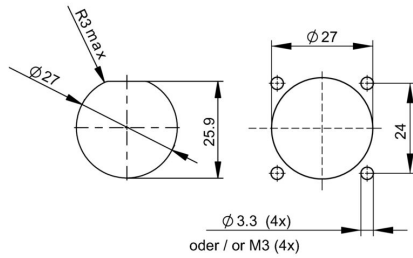

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailzeichnung



Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 ST	