


**SAI-M23-BE-12-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

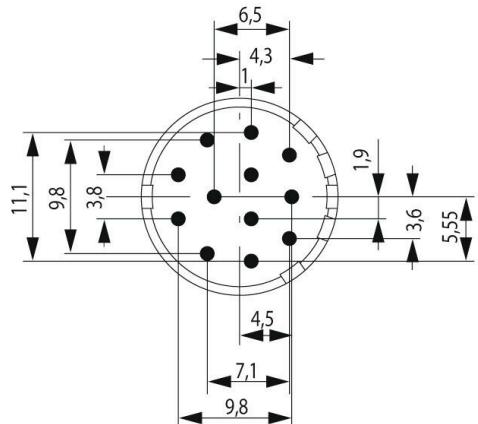

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.  
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Sensor/Actuator plug-in connector
Best.-Nr.	<a href="#">1224150000</a>
Art	SAI-M23-BE-12-F
GTIN (EAN)	4050118007688
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

#### Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 10 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

### Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	12
Kontaktoberfläche	vergoldet
Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT
Nennspannung	200 V
Steckzyklen	> 1000
Kontaktausführung	Buchse
Anschlussquerschnitt, min.	0.08 mm <sup>2</sup>

Codierung	keine
Anschlussart	Lötkelche
Kontaktmaterial	Kupfer-Zink-Legierung
Nennstrom	8 A
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557
ECLASS 15.0	27-44-02-23

ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 14.0	27-44-02-23

## SAI-M23-BE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

