

CH20M17 C BK 1819

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Der Schwenkdeckel des CH20M Gehäuses bietet praktische Funktionen, die Ihre Anwendung unterstützen. Er ist plombierbar, was zusätzliche Sicherheit und Schutz für Ihre Inhalte gewährleistet. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Deckel mittels Tampoprint zu bedrucken, um wichtige Informationen oder Logos klar und deutlich darzustellen.

Darüber hinaus können Markierer verwendet werden, um spezifische Hinweise oder Kennzeichnungen direkt auf dem Deckel anzubringen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausfuehrung | Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Schwenkdeckel, Breite: 17.5 mm |
| Best.-Nr. | 1254150000 |
| Art | CH20M17 C BK 1819 |
| GTIN (EAN) | 4050118047059 |
| VPE | 70 ST |

CH20M17 C BK 1819

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 6 mm | Tiefe (inch) | 0.2362 inch |
| Höhe | 85.9 mm | Höhe (inch) | 3.3819 inch |
| Breite | 17.5 mm | Breite (inch) | 0.689 inch |
| Nettogewicht | 2.29 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur | -25 °C...85 °C | Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
| Feuchtigkeit | 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Isolierstoff | PC |
| Isolierstoffgruppe | IIIa | Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Kunststoff | Kriechstromfestigkeit (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Farbe | schwarz | Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
| Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 | Informationen zur Gesamtbaugruppe, siehe referenzierte Artikel | CH20M17 B BK/OR 2010 |
| Vergießbarkeit | Nein | | |

Bauteileigenschaften

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|----|
| Sicherheits-Entriegelung | plombierbar | Markierer integrierbar | Ja |
|--------------------------|-------------|------------------------|----|

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Kundenspezifische Aussparungen möglich | Nein | Kundenspezifische Beschriftung möglich | Ja |
| Kundenspezifischer Bestellprozess | Siehe Anleitung unter "Downloads" | Alternative Farben | Mehr auf Anfrage |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 | | |

CH20M17 C BK 1819

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

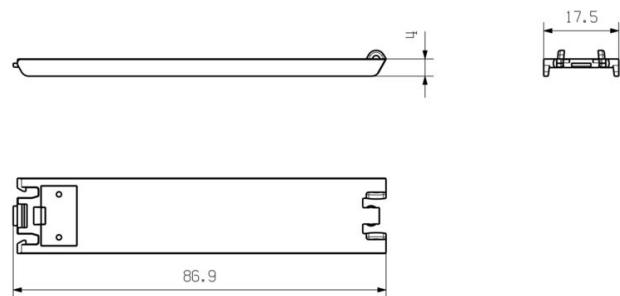
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild



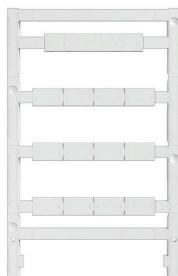
Maßzeichnung



CH20M17 C BK 1819

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Sonderdruck**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

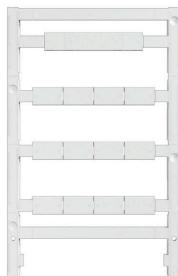
Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art | ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1038860000 | ESG, Gerätemarkierer x 13.5 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch, |
| GTIN (EAN) | 4032248768110 | steckbar |
| VPE | 1 ST | |

Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1912130000 | ESG, Gerätemarkierer x 13.5 mm, PA 66, Farbe: transparent, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | |
| VPE | 5 ST | |