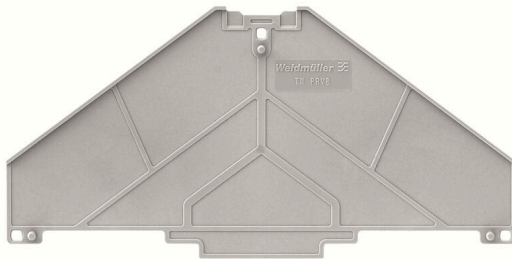


**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet A-P, waagrecht |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1297880000</a>                                 |
| Art        | TW PRV8 A-P  |
| GTIN (EAN) | 4050118099294  |
| VPE        | 10 ST  |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 59.7 mm | Tiefe (inch)  | 2.3504 inch |
| Höhe         | 120 mm  | Höhe (inch)   | 4.7244 inch |
| Breite       | 2 mm    | Breite (inch) | 0.0787 inch |
| Nettogewicht | 9.84 g  |               |             |

#### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C        |

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Systemkennwerte

|            |                               |                   |   |
|------------|-------------------------------|-------------------|---|
| Ausführung | beschriftet A-P,<br>waagrecht | Anzahl der Etagen | 8 |
|------------|-------------------------------|-------------------|---|

#### Werkstoffdaten

|                                |              |       |      |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| Werkstoff                      | Polycarbonat | Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0          |       |      |

#### weitere technische Daten

|         |    |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**Zeichnungen**

