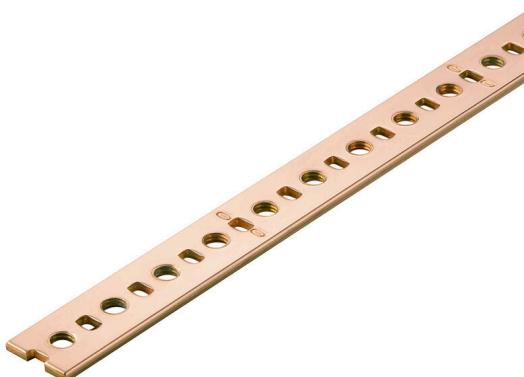


NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sammelschiene (Klemmen), braunrot, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer
Best.-Nr.	1313600000
Art	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
VPE	20 M

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	2000 mm	Breite (inch)	78.74 inch
Nettogewicht	227.5 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	elektroplantiert
---------------	---------------	------------	------------------

Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Oberfläche	elektroplantiert
Farbe	braunrot		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M5X8 SCHLITZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0296700000	Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Breite: 8.5 mm, Höhe: 8.5 mm
VPE	100 ST	
Art	DKSUE NSCH/ESCH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0280100000	Befestigungselement (Klemmen), silber, Höhe: 12.5 mm, Breite: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Stahl, 180 °C
VPE	100 ST	

Zubehör

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SH 1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0299860000	Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66,
GTIN (EAN)	4008190135133	geschraubt
VPE	20 ST	