



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Abschlussplatte, RS 80 orange, Abschlussplatte	
	Direktmontage beidseitig, Breite: 17 mm	
BestNr.	<u>1324360000</u>	
Art	AP 80 D OR	
GTIN (EAN)	4008190094898	
VPE	20 ST	

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
Luidssurigen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	16.9 mm	Tiefe (inch)	0.6654 inch	
Höhe	86.4 mm	Höhe (inch)	3.4016 inch	
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch	
Nettogewicht	7 g			
Umweltanforderungen				
DallC Kanfamaikütastatus	Manufarina alama Assarah			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Werkstoffdaten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66	
Isolierstoffgruppe	l	Oberfläche	unbehandelt	
Werkstoff	PA 66	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI	
Allgemeine Daten				
Farbe	orange	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand	
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Vergießbarkeit	Nein	
Klassifikationen				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.0	27-19-06-02			

Katalogstand / Zeichnungen




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

DIRECT MOUNTING FOR BOTH SIDES [RIGHT AND LEFT]

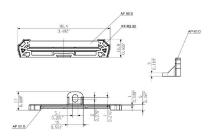







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RS 80 - Profilgehäuse



Das RS 80 Profil bietet Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage realisierbar ist. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße eingesetzt werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen.

Ein weiterer Vorteil des RS80-Profils ist die Möglichkeit, es individuell zuzuschneiden. Dies gibt Ihnen die Freiheit, das System genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Allgemeine Bestelldaten

Art LKSC M2,9X13VZ
Best.-Nr. 4011200000
GTIN (EAN) 4032248415014
VPE 100 ST

Ausfuehrung

Zubehör, Kreuzschlitzschraube