

**AP 80 D OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Abschlussplatte, RS 80 orange, Abschlussplatte Direktmontage beidseitig, Breite: 17 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1324360000</a>
Art	AP 80 D OR
GTIN (EAN)	4008190094898
VPE	20 ST

**AP 80 D OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16.9 mm	Tiefe (inch)	0.6654 inch
Höhe	86.4 mm	Höhe (inch)	3.4016 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	7 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Werkstoffdaten**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Isolierstoffgruppe	I	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PA 66	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI

**Allgemeine Daten**

Farbe	orange	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Vergießbarkeit	Nein

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



**AP 80 D OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Zeichnungen

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

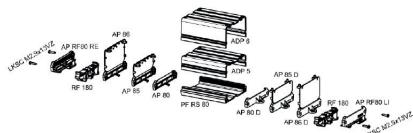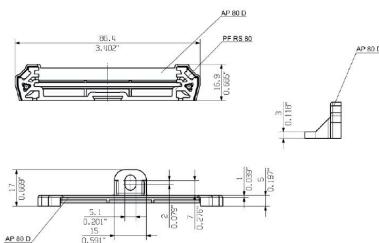

**AP 80 D OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RS 80 – Profilgehäuse**

Das RS 80 Profil bietet Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage realisierbar ist. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße eingesetzt werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen.  
Ein weiterer Vorteil des RS80-Profiles ist die Möglichkeit, es individuell zuzuschneiden. Dies gibt Ihnen die Freiheit, das System genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	LKSC M2,9X13VZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">4011200000</a>	Zubehör, Kreuzschlitzschraube
GTIN (EAN)	4032248415014	
VPE	100 ST	