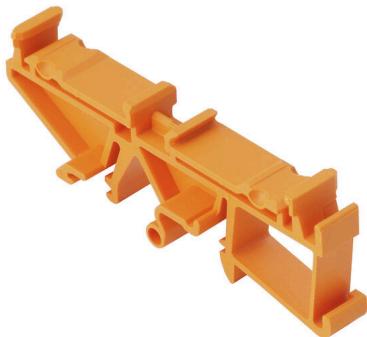


RF 180 OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Rastfuß, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm
Best.-Nr.	1324460000
Art	RF 180 OR 1665
GTIN (EAN)	4008190159870
VPE	20 ST

RF 180 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26.6 mm	Tiefe (inch)	1.0472 inch
Höhe	79.2 mm	Höhe (inch)	3.1181 inch
Breite	17.5 mm	Breite (inch)	0.689 inch
Nettogewicht	5.95 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50...100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2 Isolierstoff PA 66
Oberfläche unbehandelt Werkstoff PA 66

Allgemeine Daten

Farbe orange Schutzart IP20, IP00
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000 Vergießbarkeit Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-05
ECLASS 15.0 27-19-06-05