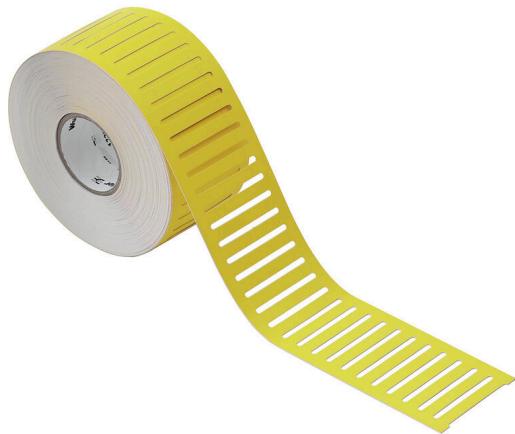


THM ESO 7 PA GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 27 x 6.3 mm, gelb
Best.-Nr.	1339580000
Art	THM ESO 7 PA GE
GTIN (EAN)	4050118143799
VPE	1 ST

THM ESO 7 PA GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch
Breite	6.3 mm	Breite (inch)	0.248 inch
Nettogewicht	286.88 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Breite	6.3 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Papier	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	2500	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
	Anzahl Verbund pro VPE	1
	Anzahl Markierer pro Verbund	2500
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = 2500 Insert markers	
Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C	
Anzahl je Rolle	2500	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

THM ESO 7 PA GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com



THM ESO 7 PA GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**WKM für Einlegeschilder**

Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht. Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Office-Druckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit MultiCard Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

Allgemeine Bestelldaten

Art	WKM 8/30	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1631910000	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Leiter- und
GTIN (EAN)	4008190206666	Kabelmarkierer, transparent
VPE	50 ST	

Farbbänder

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 ST	