

THM MT30X 63.5/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

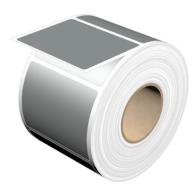






Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 50.8 x 63.5 mm, silber
BestNr.	<u>1378110000</u>
Art	THM MT30X 63.5/50.8 SI
GTIN (EAN)	4050118179804
VPE	1 ST



THM MT30X 63.5/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

_	_			
Zu	lad	 ın	~	'n
z u	ıas	 	u	711

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch	
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch	
Broite	62 5 mm	Breite (inch)	2 5 inch	

Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Konform

264 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber		
Aufdruckverfahren	Thermotransfer		
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei		
Breite	63.5 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	silber		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform Etikettenrolle		
Zulassung nach UL 969	Ja		
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C		
Anzahl je Rolle	500		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04	 -	

Erstellungs-Datum 01.11.2025 03:03:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



Zeichnungen

THM MT30X 63.5/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM MT30X 63.5/50.8 SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder

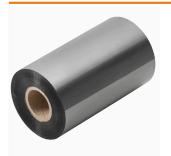

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 110/360 SW Best.-Nr. 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

Erstellungs-Datum 01.11.2025 03:03:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4