

#### THM MT30X 25.4/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 50.8 x 25.4 mm, silber
BestNr.	<u>1378120000</u>
Art	THM MT30X 25.4/50.8 SI
GTIN (EAN)	4050118179590
VPE	1 ST



## THM MT30X 25.4/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Technische Daten

_				
Zu	las	sur	าตย	n

ROHS

Breite

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch

Breite (inch)

## Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Konform

25.4 mm

457 g

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

#### **Allgemeine Angaben**

Kleber	Acrylatkleber		
Aufdruckverfahren	Thermotransfer		
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei		
Breite	25.4 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 ℃		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	silber		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle	
Zulassung nach UL 969	Ja		
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C		
Anzahl je Rolle	2000		

#### Gerätemarkierer

Halogene	Nein	

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 01.11.2025 02:31:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



Zeichnungen

## THM MT30X 25.4/50.8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### THM MT30X 25.4/50.8 SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Farbbänder

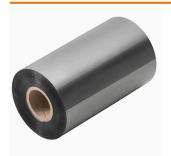

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 110/360 SW Best.-Nr. 2005070000

4050118390049

VPE 1 ST

GTIN (EAN)

Ausfuehrung Ink ribbon

Erstellungs-Datum 01.11.2025 02:31:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4