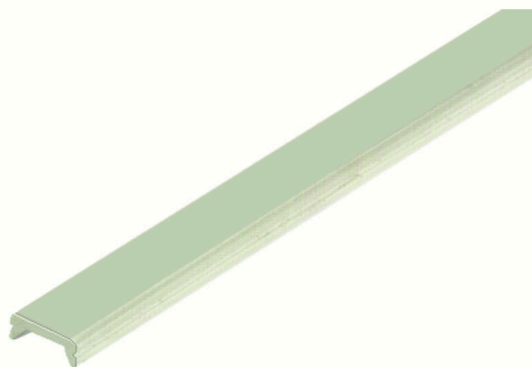


**Produktbild**

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ausführung                   | SAK-Reihe, Abdeckprofil, transparent, 300 mm       |
| Best.-Nr.                    | <a href="#">1378160000</a>                         |
| Art                          | ADP 4/300                                          |
| GTIN (EAN)                   | 4008190183851                                      |
| VPE                          | 10 ST                                              |
| Lieferstatus                 | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Datum der letzten Bestellung | 2026-06-30T00:00:00+02:00                          |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 2.85 mm | Tiefe (inch)  | 0.1122 inch |
| Höhe         | 7.4 mm  | Höhe (inch)   | 0.2913 inch |
| Breite       | 300 mm  | Breite (inch) | 11.811 inch |
| Nettogewicht | 2.9 g   |               |             |

### Temperaturen

|                                |                |                                |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Systemkennwerte

|            |              |
|------------|--------------|
| Ausführung | Abdeckplatte |
|------------|--------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | transparent |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |             |

### weitere technische Daten

|         |    |               |               |
|---------|----|---------------|---------------|
| rastbar | Ja | Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------|----|---------------|---------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |