

## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ausführung         | TERMSERIES, Querverbinder     |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1391610000</a>    |
| Art                | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT           |
| GTIN (EAN)         | 4050118191783                 |
| VPE                | 10 ST                         |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                   |
| Lieferbar bis      | 2021-06-30T00:00:00+02:00     |
| Produktalternative | <a href="#">TCC 6.4/51 RD</a> |

## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 4.9 mm  | Tiefe (inch)  | 0.1929 inch |
| Höhe         | 13.1 mm | Höhe (inch)   | 0.5157 inch |
| Breite       | 119 mm  | Breite (inch) | 4.685 inch  |
| Nettogewicht | 4.65 g  |               |             |

## Temperaturen

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Bemessungsdaten UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Bemessungsstrom (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Allgemeine Daten

|            |         |       |     |
|------------|---------|-------|-----|
| Ausführung | kürzbar | Farbe | rot |
|------------|---------|-------|-----|

## Isolationskoordination

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
|--------------------|-------|

## Anschlussdaten


|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 6.40 mm |
|------------------|---------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Zeichnungen

### Maßbild

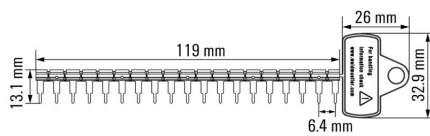

## Zubehör

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | KT 14                      | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1157820000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                                    |
| VPE        | 1 ST                       |                                    |

### Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | KT ZQV                     | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |
| VPE        | 1 ST                       |                                     |
| Art        | WAW 1 NEUTRAL              | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools                 |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                                     |
| VPE        | 1 ST                       |                                     |