

**KLBUE 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, PA 66 GF 30
Best.-Nr.	<a href="#">1403060000</a>
Art	KLBUE 4-13.5 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204797
VPE	1 ST

**KLBUE 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	55.6 mm	Tiefe (inch)	2.189 inch
Höhe	67.5 mm	Höhe (inch)	2.6575 inch
Breite	37.5 mm	Breite (inch)	1.4764 inch
Nettogewicht	81.8 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-25 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	105 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------	-------------	-------

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	230 V
-----------------------	--------------------	--------------------	-------

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Abisolierlänge	24.3 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	13.5 mm
Kabeldurchmesser, min.	4 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 13.5 mm <sup>2</sup> max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 4 mm <sup>2</sup> min.			

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Schirmanschluss, mit Widerstand	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	TS 27		

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	schwarz, silbergrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

**weitere technische Daten**

Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Montageart	gerastet		

**KLBUE 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Klassifikationen**


ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

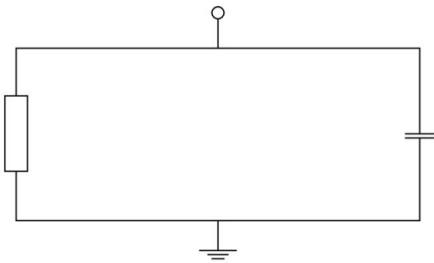

**KLBU4 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Stahl**

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1802690000</a>	Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe:
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, Tiefe: 12.5 mm
VPE	10 M	

**Neutral hinterklebt**

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télemecanique Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SM 27/8 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1812630000</a>	SwitchMark, Gerätemarkierer, 8 x 27 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248296033	
VPE	80 ST	

**KLBU 4-13.5 RC TS27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BTWZ KLBUE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1742630000</a>	Werkzeuge, Betätigungsgeräte
GTIN (EAN)	4008190980764	
VPE	1 ST	

**Schlitz-Schraubendreher**

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SDS 0.6X3.5X100	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9008330000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 ST	