



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Steckverbinder, 7/8", Power-Verteiler
Best.-Nr.	1413930000
Art	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 72.4 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder	7/8" - Stift	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	7/8" - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	7/8" - Buchse	Anzugsdrehmoment	7/8": 1,5 Nm

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	4	Codierung	keine
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Gehäusebasismaterial	PUR
Nennspannung	250 V	Nennstrom	8 A
Schutzart	IP67	Steckzyklen	≥ 50
Verschmutzungsgrad	3	Schirmanschluss	Nein
Material Gewinding	Messing, vernickelt	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C

Allgemeine Daten


Polzahl	4	Codierung	keine
Anschlussgewinde	7/8"	Kontaktmaterial Buchse	CuZn
Kontaktmaterial Stift	CuZn	Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Gehäusebasismaterial	PUR	Nennspannung	250 V
Nennstrom	8 A	Schlüsselweite	24 mm
Schutzart	IP67	Steckzyklen	≥ 50
Verschmutzungsgrad	3	Anschluss 1	7/8"
Anschluss 2	Schraube	Schirmanschluss	Nein
Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C	Leiteraußendurchmesser	-

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Zeichnungen

Maßzeichnung

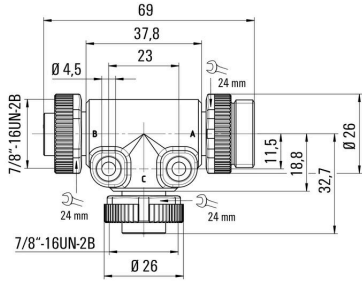


Polbild

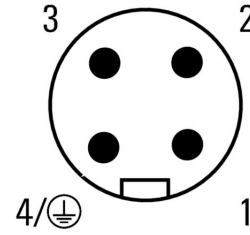

Male

Polbild

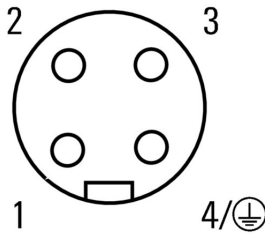

Female

Schaltbild

