

H35,0/32 DS RT




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

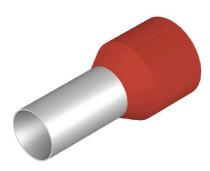





- Einführtrichter aus Polyprophylen
- Wärmebeständig bis 105°C Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7) Material E-Cu, galvanisch verzinnt Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot
BestNr.	<u>1418330000</u>
Art	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
VPE	50 ST
Verpackung	lose



H35,0/32 DS RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	ass	ung	jen
-----	-----	-----	-----

Zulassungen



ROHS	Konform	
UL File Number Search	<u>UL Webseite</u>	
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986	

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.78 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit	Ausführung	Standard	
	Kunststoffkragen,			
	Sondergröße, Farbe rot			

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	12.7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	32.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	21 mm
Leiteranschlussquerschnitt	35 mm²	Farbcode	DIN

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Katalogstand / Zeichnungen 2

H35,0/32 DS RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

