

HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Ausfuehrung | Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 25.4 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 1423290000 |
| Art | HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M |
| GTIN (EAN) | 4050118227710 |
| VPE | 1 ST |

HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 1.5 mm | Tiefe (inch) | 0.0591 inch |
| Breite | 40.5 mm | Breite (inch) | 1.5945 inch |
| Länge | 10000 mm | Länge (inch) | 393.7 inch |
| Nettogewicht | 570 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art des Aufdrucks | Neutral | Breite | 40.5 mm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
| Farbe | gelb | Halogene | Nein |
| Länge | 10000 mm | Werkstoff | Polyolefin |
| Aufgedruckte Zeichen | ohne | kompatibler Drucker | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C | Anzahl je Rolle | 1 |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 120 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 35 mm ² | Leiteraußendurchmesser, max. | 25.4 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 12.7 mm | Schrumpfrate | 2:1 |
| empfohlene Schrumpftemperatur | 90 °C | Textfeldbreite | 0 mm |
| Textfeldhöhe | 40.3 mm | Leiteraußendurchmesser | 12.7 - 25.4 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 35 - 120 mm ² | | |

Klassifikationen

 
| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



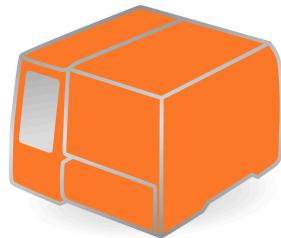
HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

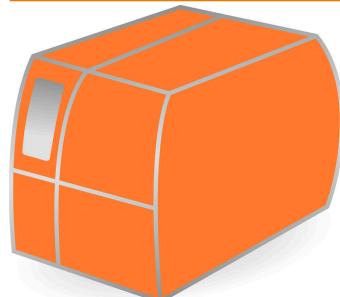
| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| VPE | 1 ST | |

THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK ROLLER 115 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | MULTIMARK ROLLER 30 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| VPE | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| VPE | 1 ST | |