



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 9.5 - 19.1 mm, weiß
BestNr.	<u>1423390000</u>
Art	HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M
GTIN (EAN)	4050118227727
VPE	1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7.1			
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	е		
Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Breite	30.9 mm	Breite (inch)	1.2165 inch
Länge	10000 mm	Länge (inch)	393.7 inch
Nettogewicht	394.24 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-55105 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	30.9 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Länge	10000 mm	Werkstoff	Polyolefin
Aufgedruckte Zeichen	ohne	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THN MULTIMARK PLUS
Einsatztemperaturbereich	-55105 °C	Anzahl je Rolle	1
Leiter- und Kabelmarkierer			
Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm²	Leiteraußendurchmesser, max.	19.1 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	9.5 mm	Schrumpfrate	2:1
empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C	Textfeldbreite	0 mm
Textfeldhöhe	30.7 mm	Leiteraußendurchmesser	9.5 - 19.1 mm
Leiteranschlussquerschnitt	16 - 70 mm²		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	F0001F20	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	
ETIM 10.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ニアン へくじ キタ ハ		1 (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	

Erstellungs-Datum 12.11.2025 02:44:21 MEZ

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder

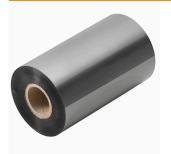

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON HSS HF EL 40/300... Ausfuehrung
Best.-Nr. 1426210000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118228823

VPE 1 ST

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>1357420000</u>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
VPE	1 ST		
Art	MALILED AND PROPERTY OF THE PR		
AIT	MULTIMARK ROLLER 30	Ausfuehrung	
	1357430000	Austuehrung	
		Austuehrung	

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Katalogstand / Zeichnungen 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST