
## **SM 36/18-30 K MC SDR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

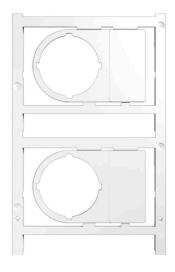



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.


- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
  Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware
  M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

SwitchMark, Gerätemarkierer, 56 x 36 mm, nach Kundenwunsch
1433860000
SM 36/18-30 K MC SDR
4050118238464
4 ST

1

Katalogstand / Zeichnungen

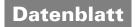

# **SM 36/18-30 K MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3.51 g

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

_				
Zu	las	sur	าตย	n

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	1.2 mm	Tiefe (inch)	0.0472 inch	
Höhe	56 mm	Höhe (inch)	2.2047 inch	
Breite	36 mm	Breite (inch)	1.4173 inch	

Nettogewicht

#### **Temperaturen**

Durchmesser

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Konform

30 mm

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%	
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.037 kg CO2 eq.

## Allgemeine Angaben

Aufdruckverfahren	MC-Laser
Ausführung	selbstklebend
Breite	36 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	nach Kundenwunsch
Halogene	Nein
Werkstoff	Polyamid 66
Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufgedruckte Zeichen	Erfordert M-Print PRO-Datei
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform MultiCard
kompatibler Drucker	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Device markers
Einsatztemperaturbereich	-4060 °C

#### Gerätemarkierer

Durchmesser	30 mm	Halogene	Nein	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

Erstellungs-Datum 18.11.2025 06:57:29 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



# **SM 36/18-30 K MC SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



