


RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

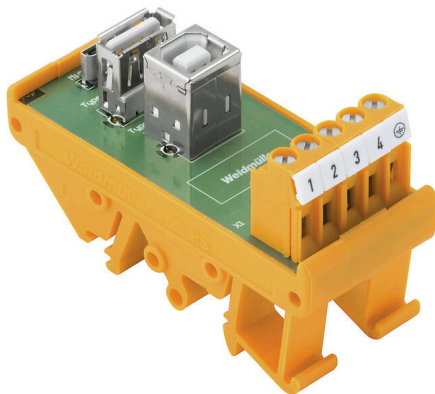

Schnittstelle zwischen USB-Einsätzen Typ A und B, Micro B-Buchse auf Schraubanschluss.
Für Montageschiene TS32/TS35.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schnittstelle, RS USB, Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector, 4, LP 5.08mm
Best.-Nr.	1446530000
Art	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Datum der letzten Bestellung	2014-05-20T00:00:00+02:00

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43 mm	Tiefe (inch)	1.6929 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	43 g		

Temperaturen

Lagertemperatur -40...70 °C Betriebstemperatur -25...55 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	LP 5.08mm	Erdung	Ja
Anschluss (Steuerseite)	Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 3.3 Vdc USB 1.0 & 5 Vdc USB 2.0 Nennstrom pro Anschluss 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV		

Anschluss Feld

Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 26	Art der Verbindung	Schraubanschluss
Hülse mit Kunststoffkragen, max.	2.5 mm ²	Flexibel mit Hülse, min.	0.5 mm ²
Flexibel, max. H05(07) V-K	4 mm ²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Fest, max. H05(07) V-U	6 mm ²	Fest, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm	Anzugsmoment, max.	0.6 Nm
Anzugsmoment, min.	0.5 Nm	Klemmbereich, max.	6 mm ²
Klemmbereich, min.	0.13 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 12

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		