



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das Front-Com® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt
BestNr.	<u>1450630000</u>
Art	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
VPE	1 ST





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zu	lassungen
----	-----------

Zulassungen
-------------



ROHS	Konform
UL File Number Search	<u>UL Webseite</u>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

## **Abmessungen und Gewichte**

Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0.9055 inch
Breite	51.5 mm	Breite (inch)	2.0276 inch
Länge	90.5 mm	Länge (inch)	3.563 inch
Nettogewicht	16.5 g		

#### **Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C70 °C
Verlegetemperatur		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## **Allgemeine Daten**

Produktart	Einsatzplatte, ungeschirmt	Material	Polykarbonat PC
Einsätze			
Einsatz Data	2	Einsatz Power groß	1

## **Allgemeine Standards**

Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
Zertifikat-Nr. (CSA)	2000039-80039714		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:11:20 MEZ






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

## Maßzeichnung

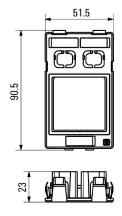





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### **RJ45**



RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1962850000</u>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
BestNr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Art BestNr.	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Ausfuehrung Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
BestNr.	1963830000	
BestNr. GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1963830000 4032248646159 10 ST	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET  Ausfuehrung

## **USB**



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-USB-A	Ausfuehrung
BestNr.	1019570000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	
Art	IE-BI-USB-AB	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1131380000</u>	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Gille (E) (14)	1002210011011	

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:11:20 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

 Art
 IE-BI-USB-3.0-A
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1487920000
 Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A

 GTIN (EAN)
 4050118298208

 VPE
 1 ST

#### Power - Steckdosen



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FCI-PWB-AU	Ausfuehrung
BestNr.	1450830000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-AU-10A	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1546590000</u>	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-CH	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1450780000</u>	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ J, Steckdose, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-CN	Ausfuehrung
BestNr.	1450790000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-DE	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1450730000</u>	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-DE-OR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1554000000</u>	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE, orange
GTIN (EAN)	4050118360806	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-FR	Ausfuehrung
BestNr.	1450750000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-PWB-GB	Ausfuehrung
BestNr.	1450770000	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ G, Steckdose, GB
DestIVI.		
GTIN (EAN)	4050118255577	

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:11:20 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

1 ST

Art IE-FCI-PWB-MC Ausfuehrung

Best.-Nr. 1529570000 FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, Multikontakt, EU, US, CN,

GTIN (EAN) 4050118334517 GB, IND

RCBO (FI/LS)

VPE



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

## Allgemeine Bestelldaten

Art IE-FCI-PWB-RCBO Ausfuehrung

Best-Nr. 1534250000 FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw.

GTIN (EAN) 4050118337938 RCBO), Einsatz Power groß, RCBO

VPE 1 ST

## Power - Steckdosen



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 IE-FCI-PWS-EU
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1450740000
 FrontCom, Einsatz Power klein, Steckdose, EU

 GTIN (EAN)
 4050118255379

 VPE
 1 ST

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:11:20 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS Art

Best.-Nr. 1736181044

GTIN (EAN) 4008190985950

VPE 200 ST Ausfuehrung

ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar

#### Zubehör für FrontCom Vario



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FC-PWPC	Ausfueh
BestNr.	1450820000	FrontCo

4050118255584 GTIN (EAN) VPE 1 ST

hrung

om, Berührungsschutz, Einfachrahmen

Erstellungs-Datum 31.10.2025 09:11:20 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

Art SDS 0.4X2.5X75
Best.-Nr. 9009030000
CTIN (FAN) 402224026004

GTIN (EAN) 4032248266944

VPE 1 ST

Ausfuehrung

Schraubendreher, Schraubendreher