


## H1,0/16D R BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich

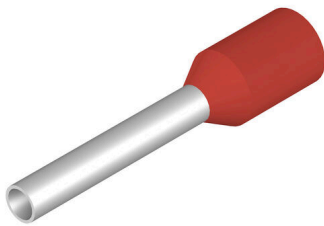

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">1476090000</a>
Art	H1,0/16D R BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282924
VPE	5000 ST
Verpackung	Rolle

## H1,0/16D R BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.14 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.4 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	16.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	12 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>	Farbcode	DIN

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

