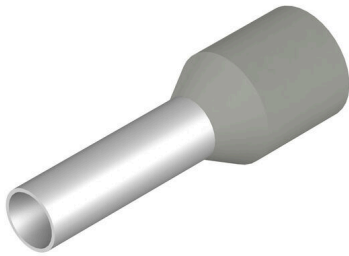


**H2,5/16T GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
Best.-Nr.	<a href="#">1476120000</a>
Art	H2,5/16T GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118283020
VPE	3000 ST
Verpackung	Rolle

## H2,5/16T GR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.2 g
--------------	-------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsen auf Rolle, Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	4.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	16.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	12 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Telemecanique

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

