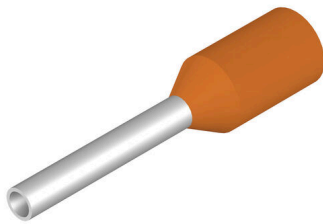


**Abbildung ähnlich**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1476230000</a>                  |
| Art        | H0,5/14 OR SP                               |
| GTIN (EAN) | 4050118283174                               |
| VPE        | 100 ST                                      |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Konform                     |
| UL File Number Search | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E354986                     |

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.02 g |
|--------------|--------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Technische Daten

|                     |   |            |          |
|---------------------|---|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange | Ausführung | Standard |
|---------------------|---|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                |                     |                                      |             |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1 mm                | Kontaktflächenlänge (L2)             | 8 mm        |
| Kragendurchmesser (D2)         | 2.6 mm              | Kunststoffkragendicke (S2)           | 0.25 mm     |
| L1 in mm                       | 14.00 mm            | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 20      |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0.15 mm             | Abisolierlänge                       | 10 mm       |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 0.5 mm <sup>2</sup> | Farbcode                             | Weidmueller |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Zeichnung**

