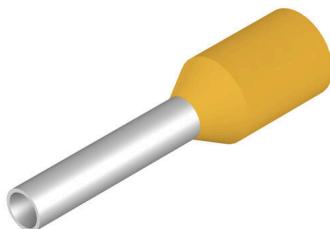


**H1,0/14 GE SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1476250000</a>
Art	H1,0/14 GE SP
GTIN (EAN)	4050118283082
VPE	100 ST

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E354986

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.02 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.4 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**