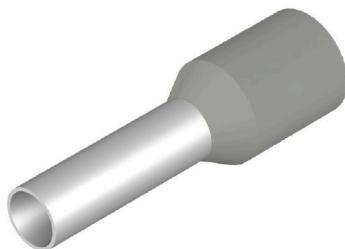


**H4,0/18D GR SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farocode
- DIN-Farocode
- Sonstiger Farocode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
Best.-Nr.	<a href="#">1476290000</a>
Art	H4,0/18D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283204
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

**H4,0/18D GR SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.22 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	4.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	12 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Farbcode	DIN

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H4,0/18D GR SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**