



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 8.5 - 25.4 mm, weiß
BestNr.	<u>1489690000</u>
Art	HSS 8.5-25.4 EL W10M
GTIN (EAN)	4050118299434
VPE	1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen			
7			
Zulassungen	c <b>Flu</b> s		
ROHS	Konform		
UL File Number Search	<u>UL Webseite</u>		
Zertifikat-Nr. (cURus)	E366310		
Abmessungen und Gewicht	е	,	
T:	0.77 mm	Tiefe (in ala)	0.0303 inch
Tiefe Breite	40.5 mm	Tiefe (inch) Breite (inch)	1.5945 inch
Länge	10000 mm	Länge (inch)	393.7 inch
Nettogewicht	416 g	Lange (men)	393.7 IIICII
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-55135 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew	%	
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	40.5 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C
Farbe	weiß	Halogene	Ja
Länge	10000 mm	Werkstoff	Polyolefin
Aufgedruckte Zeichen	ohne	empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-55135 °C
Leiter- und Kabelmarkierer			
Hala was a	l-	Leitensonahlusan	100 2
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm²
_eiteranschlussquerschnitt, min.	35 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	25.4 mm
_eiteraußendurchmesser, min.	8.5 mm	Schrumpfrate	3:1
empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C	Textfeldbreite	0 mm
Textfeldhöhe	40.3 mm	Leiteraußendurchmesser	8.5 - 25.4 mm
_eiteranschlussquerschnitt	35 - 120 mm <sup>2</sup>		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27 20 11 02	ECLASS 12.0	27 29 11 02

Erstellungs-Datum 11.11.2025 03:39:42 MEZ

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder

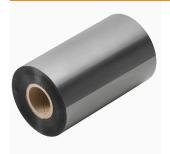

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON HSS HF EL 40/300... Ausfuehrung
Best.-Nr. 1426210000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118228823

VPE 1 ST

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

,goo	, mgomonio Bottonauton		
Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung	
BestNr.	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
VPE	1 ST		
Art	MULTIMARK ROLLER 30	Ausfuehrung	
BestNr.	1357430000		
GTIN (EAN)	4050118160253		
VPE	1 ST		

Erstellungs-Datum 11.11.2025 03:39:42 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4