

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| Best.-Nr. | 1491280000 |
| Art | KQIG-M5/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118301311 |
| VPE | 100 ST |

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 1.8 g |
|--------------|-------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt | 6 mm ² | Isolation | vorhanden |
| Material/Kunststoff | PC | Bohrung | C 5 |
| Kennfarbe | gelb | Innendurchmesser Schaft (d1) | 3.6 mm |
| Außendurchmesser Schaft (d3) | 10 mm | Anschlusslänge (l) | 22 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 5.3 mm | Innendurchmesser Kragen (d4) | 6.4 mm |

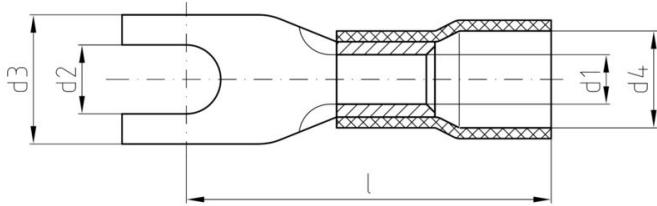
Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | CTI 6 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CTI 6 G | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0,5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 ST | |