



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², blau |
|-------------|---|
|             | mm² - 2.5 mm²,biau  |
| BestNr.     | <u>1491740000</u>   |
| Art         | VFSKHI/1,5-2,5/288  |
| GTIN (EAN)  | 4050118301472   |
| VPE         | 100 ST  |

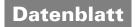



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

V = = f = ===

Lead 7439-92-1

| 7 | ass | un | gen |
|---|-----|----|-----|
|   |     |    |     |

| RUHS                                     | Kontorm              |  |
|--|----------------------|--|
| Abmessungen und Gewicht                  | te                   |  |
| Nettogewicht                             | 0.78 g               |  |
| Nettogewicht                             | 0.76 g               |  |
| Umweltanforderungen                      |                      |  |
|  |                      |  |
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme |  |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                   |  |

### Verbinder

REACH SVHC SCIP

| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm²                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Isolation                        | vorhanden, Teilisoliert |
| Dimension                        | 2,8 x 0,8 mm        | Material/Kunststoff              | PVC                     |
| Länge 1 (I1)                     | 19 mm               | Kennfarbe                        | blau                    |
| Steckbreite (d2)                 | 2.8 mm              | Steckdicke (d3)                  | 0.8 mm                  |

7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

### Klassifikationen

| ETIM 6.0    | EC000516    | ETIM 7.0    | EC000516    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

Katalogstand / Zeichnungen 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

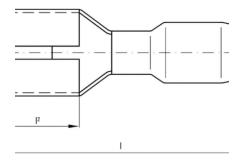



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### **Crimping tools**



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### **Allgemeine Bestelldaten**

| Art        | HTI 15        | Ausfuehrung  |
|------------|---------------|--|
| BestNr.    | 9014400000    | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp  |
| VPE        | 1 ST          |  |
| Art        | CTI 6         | Ausfuehrung  |
| BestNr.    | 9006120000    | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,           |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp   |
| VPE        | 1 ST          |  |
| Art        | CTI 6 G       | Ausfuehrung  |
| BestNr.    | 9202850000    | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp                             |
| VPE        | 1 ST          |  |

Katalogstand / Zeichnungen 4