

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Best.-Nr. | 1492210000 |
| Art | KQI-M5/S/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302004 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.78 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |


Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² | Isolation | vorhanden |
| Material/Kunststoff | PC | Bohrung | M 5/S |
| Kennfarbe | rot | Innendurchmesser Schaft (d1) | 1.6 mm |
| Außendurchmesser Schaft (d3) | 8 mm | Anschlusslänge (l) | 18.5 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 5.3 mm | Innendurchmesser Kragen (d4) | 4 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Zeichnungen

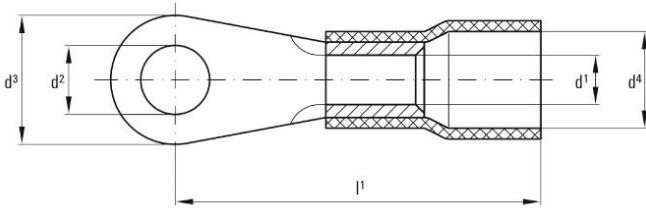

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder
 Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und
 Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9014400000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CTI 6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 ST | |
| Art | CTI 6 G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 ST | |