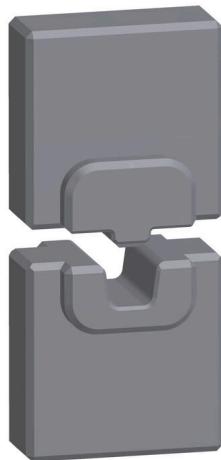


ES EPG 45 AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	25mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	1501070000
Art	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
VPE	1 ST

ES EPG 45 AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 160.16 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG 4	Crimpbereich, max. 25 mm ²	Leiterquerschnitt min. AWG 4
------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Crimpeinsätze

Crimpbreite 19 mm	Crimpquerschnitt Kupfer 25
-------------------	----------------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart-/profil Trapezcrimp	Kabelschuhquerschnitt nominal	25 mm ²
------------------------------	-------------------------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001282	ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282	ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90	