


**ES EPG 45 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

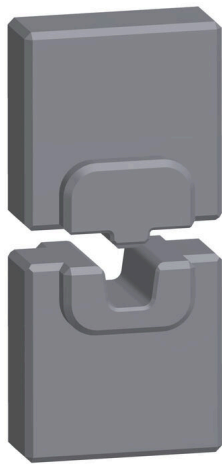

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	50mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1501180000</a>
Art	ES EPG 45 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118309539
VPE	1 ST

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	154.88 g
--------------	----------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kontaktbeschreibung**

Leiterquerschnitt max. AWG	1	Leiterquerschnitt min. AWG	1
Crimpbereich, max.	50 mm <sup>2</sup>		

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	19 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	50
-------------	-------	-------------------------	----

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		50 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		